


Технический паспорт

Фиксатор G

Артикульный номер: 6016674



Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков шириной 50 мм.

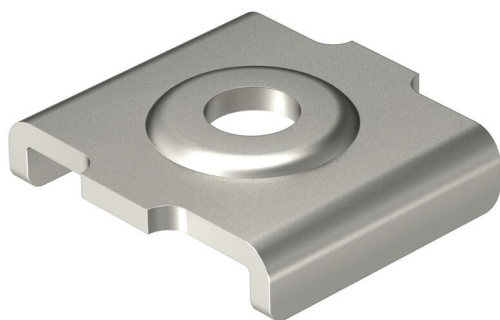

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6016674
Тип	GKB 34 G
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,105 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0345 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор G

Артикульный номер: 6016674



Размеры

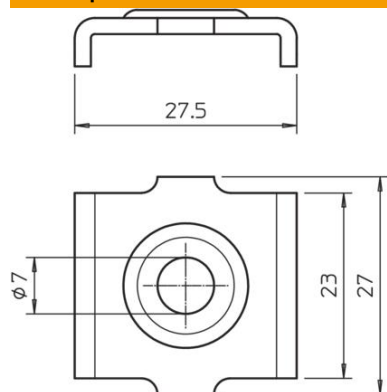

Длина	27,5 мм
Ширина	27 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее