

# Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6017018



Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6017018
Тип	GKB 38 A2
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,061 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0744 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6017018



## Размеры

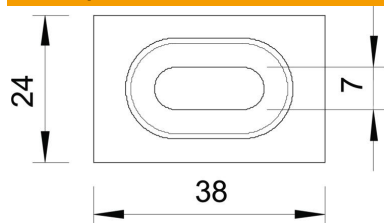

Размер	38 x 24
--------	---------

## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее