

# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130  
Артикульный номер: 6114220



Внешний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для  
изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.

Крышку необходимо заказывать отдельно.




PC/  
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Исходные данные

Артикульный номер	6114220
Тип	GKH-A70130RW
Обозначение 1	Внешний угол, без галогенов
Производитель	OBO
Размер	70x130
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,4236 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры

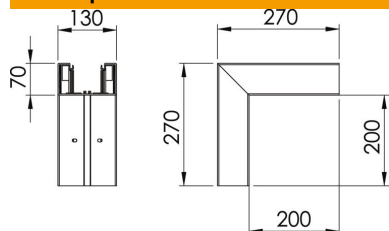

Длина	270 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130  
Артикульный номер: 6114220



## Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм