

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKN-70130
Артикульный номер: 6114240



Плоский угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельного короба GKN, поставляется без крышки. Крышку необходимо заказывать отдельно.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные


Артикульный номер	6114240
Тип	GKN-F70130RW
Обозначение 1	Плоский угол, без галогенов
Производитель	OBO
Размер	70x130
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,9504 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Артикульный номер: 6114240



Размеры

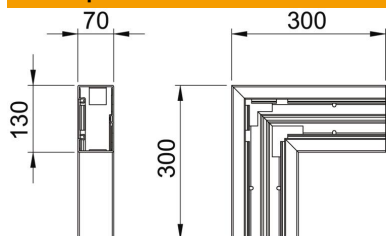

Длина	300 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм