

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170
Артикульный номер: 6114340



Плоский угол из пластика PC/ABS без содержания галогенов для изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки. Крышку необходимо заказывать отдельно.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные


Артикульный номер	6114340
Тип	GKH-F70170RW
Обозначение 1	Плоский угол, без галогенов
Производитель	OBO
Размер	70x170
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	73 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,7382 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170
Артикульный номер: 6114340



Размеры

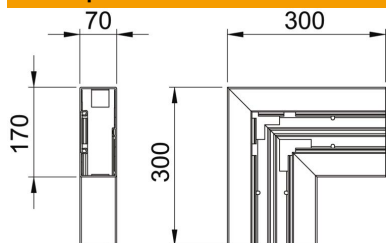

Длина	300 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	170 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм