


Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Артикульный номер: 6114260

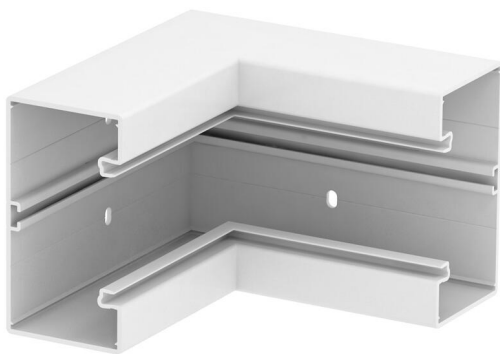

Внутренний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для
изменения направления кабельного короба GKH, поставляется без крышки.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные


| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 6114260 |
| Тип | GKH-I70130RW |
| Обозначение 1 | Внутренний угол, без галогенов |
| Производитель | OBO |
| Размер | 70x130 |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 90 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 4,8114 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Артикульный номер: 6114260



Размеры

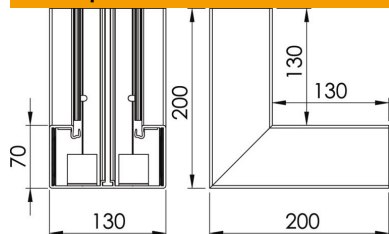

| | |
|--------|--------|
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Высота | 70 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Количество крышек | 1 |
| Исполнение | Основание |
| Форма | Симметрично |
| Для высоты короба | 130 мм |
| Для глубины короба | 70 мм |
| Не содержит галогенов | да |
| Кабельный зажим | нет |
| Соединитель канала | нет |
| Монтаж крышки | Скрытолежащий |
| Монтажное отверстие в основании | да |
| Ширина верхних крышек | 76,5 мм |
| Ширина крышки 2 | 0 мм |
| Ширина крышки 3 | 0 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | да |
| Коэффициент прочности | IK08 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -15 C |
| Угловой диапазон макс. | 90 мм |
| Угловой диапазон мин. | 90 мм |