

Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016839



Фиксатор для крепления проволочных кабельных лотков к настенным / опорным кронштейнам.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
В комплекте с болтом FRS M6 x 20 с гайкой и шайбой.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016839
Тип	GKS 34 A2
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1437 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016839



Размеры

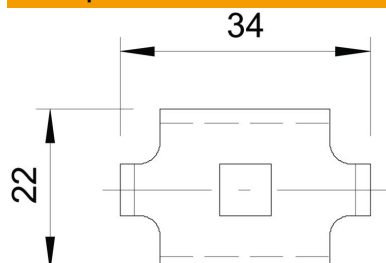

Размер	34 x 22
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее