

Технический паспорт

Фиксатор А4

Артикульный номер: 6016859



Фиксатор для крепления проволочных кабельных лотков к настенным / опорным кронштейнам.

В комплекте с болтом FRS M6 x 20 с гайкой и шайбой.

В комплекте с болтом FRS M6 x 20 с гайкой и шайбой.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016859
Тип	GKS 34 A4
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,976 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1437 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор А4

Артикульный номер: 6016859



Размеры

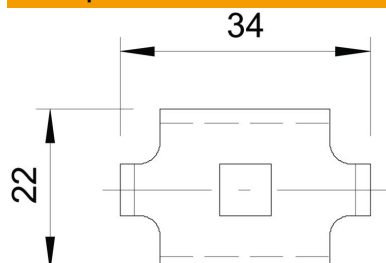

Размер	34 x 22
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее