

Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6016858



Зажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.
Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016858
Тип	GKS 34 FT SP
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,061 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6016858



Размеры

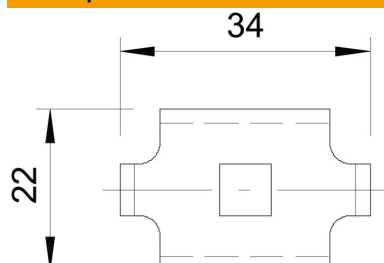

Размер	34 x 22
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее