

# Технический паспорт

## Фиксатор FS

Артикульный номер: 6015263



Фиксатор для крепления проволочных лотков.  
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6015263
Тип	GKS 50 07 FS
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для болта М6
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,522 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1091 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

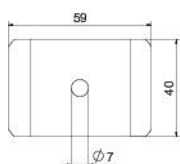

Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм

# Технический паспорт

Фиксатор FS

Артикульный номер: 6015263



## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее