

Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015271



Фиксатор для крепления проволочных лотков к полу или дистанционной скобе типа DBL.
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015271
Тип	GKS 50 07 FT
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для болта М6
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,59 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0971 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

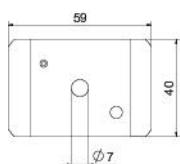

Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм

Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015271



Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее