

Технический паспорт

Фиксатор FS

Артикульный номер: 6015276



Фиксатор для крепления проволочных лотков к полу или дистанционной скобе типа DBL.
Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015276
Тип	GKS 50 11 FS
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для болта M10
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1102 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор FS

Артикульный номер: 6015276



Размеры

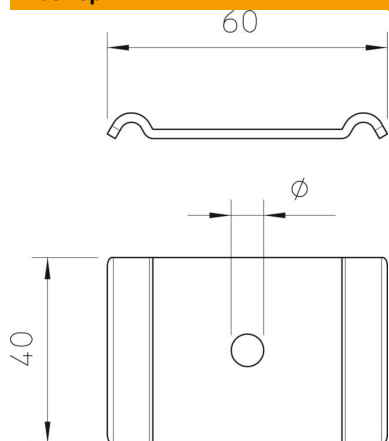

Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее