

Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015278



Фиксатор для крепления проволочных лотков.
Рейки применяются только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6015278
Тип	GKS 50 11 FT
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для винта M10
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0982 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015278



Размеры

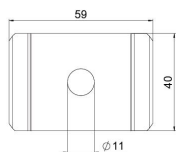

Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее