

Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6017045



Фиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных лотках.
Включает болт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6017045
Тип	GKT 38 A2
Обозначение 1	Фиксатор для проволочн. лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,107 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1203 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6017045



Размеры

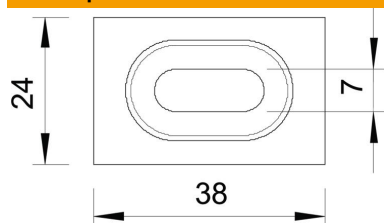

Размер	38 x 24
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет