

# Технический паспорт

## Фиксатор А4

Артикульный номер: 6017092



Фиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных лотках.  
Включает болты типа FRS M6 x 20.



**A4** Нержавеющая сталь 1.4401

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6017092
Тип	GKT 38 A4
Обозначение 1	Фиксатор для проволочн. лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1236 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Фиксатор А4

Артикульный номер: 6017092



## Размеры

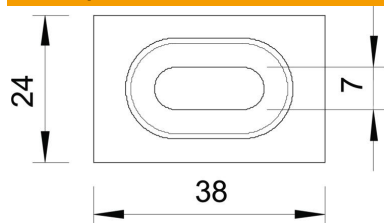

Размер 38 x 24

## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет