

Технический паспорт


Фиксатор FT

Артикульный номер: 6017061



Фиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных кабельных лотках.

В комплект поставки входит болт FRS M6 x 20 с комбинированной гайкой.

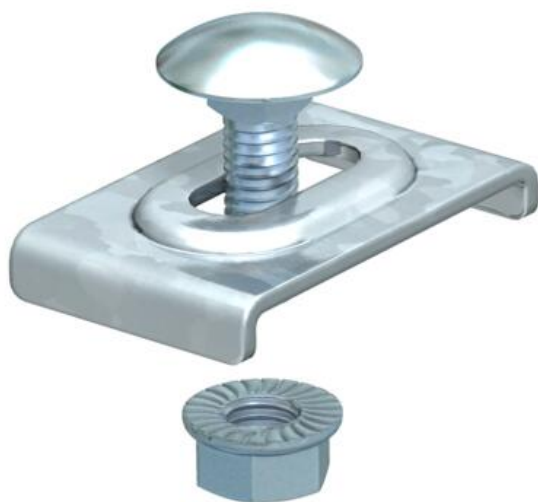

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017061
Тип	GKT 38 FT
Обозначение 1	Фиксатор для проволочн. лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,054 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6017061



Размеры

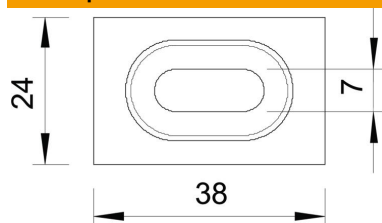

Размер	38 x 24
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет