


Технический паспорт

Фиксатор G

Артикульный номер: 6017037



Фиксатор для крепления разделительных полочек в проволочных лотках.
Включает болт FRS M6 x 20 с комбинированной гайкой.

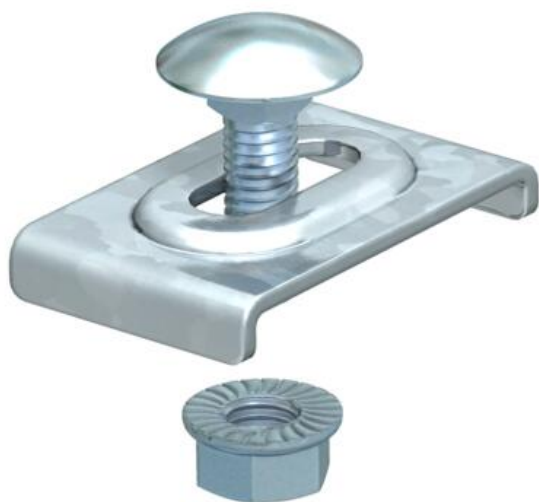

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6017037
Тип	GKT 38 G
Обозначение 1	Фиксатор для проволочн. лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,87 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0518 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор G

Артикульный номер: 6017037



Размеры

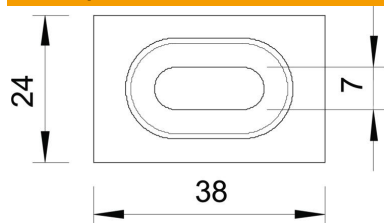

Размер	38 x 24
--------	---------

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет