

Технический паспорт

Центральный подвес для проволочных лотков А4

Артикульный номер: 6015261



Центральный потолочный подвес для проволочных лотков.
Кабель необходимо прокладывать равномерно. Максимальная
рекомендованная ширина проволочного лотка составляет 200 мм.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	6015261
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для резьбового стержня M10
Производитель	OBO
Размер	60x40
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный подвес для проволочных лотков А4


Артикульный номер: 6015261



Размеры

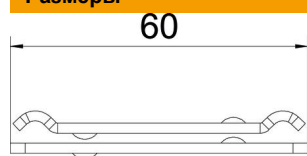

Длина	65 мм
Ширина	40 мм
Высота	10,1 мм

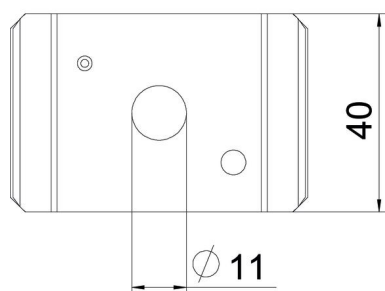

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет