

# Технический паспорт

## Центральный подвес для проволочных лотков А4

Артикульный номер: 6015245



Центральный потолочный подвес для проволочных лотков.  
Кабель необходимо прокладывать равномерно. Максимальная  
рекомендованная ширина проволочного лотка составляет 200 мм.



**A4** Нержавеющая сталь 1.4401

### Исходные данные

Артикульный номер	6015245
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для резьбового стержня М8
Производитель	OBO
Размер	60x40
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Центральный подвес для проволочных лотков А4


Артикульный номер: 6015245



## Размеры

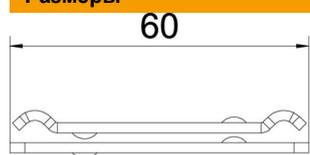

Длина	65 мм
Ширина	40 мм
Высота	10,1 мм

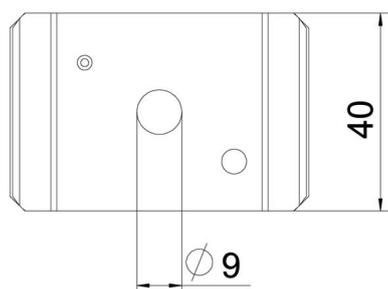

## Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	9 мм
Регулируемый	нет