

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикульный номер: 6015418



Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.



A4 Нержавеющая сталь 1.4404

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015418
Тип	GMS 170 A4
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д. проволочного лотка, с фиксат
Производитель	OBO
Размер	B170mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2347 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикульный номер: 6015418



Размеры

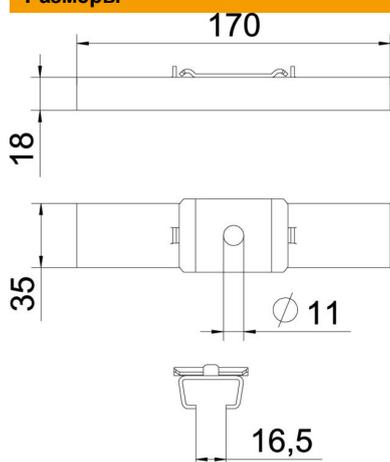

Длина	35 мм
Ширина	170 мм
Высота	18 мм
Размер В	170 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	170 мм
для ширины мин.	170
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет