

Технический паспорт

Крепежная скоба FT

Артикульный номер: 1124673



Крепежная скоба с 3 отверстиями для крестообразного соединения профильных реек 41 x 41 мм.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1124673
Тип	GMS 3 O 4141 FT
Обозначение 1	Скоба Омега
Обозначение 2	с 3 отверстиями
Производитель	OBO
Размер	150x45x40x5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	35 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7192 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба FT

Артикульный номер: 1124673



Размеры

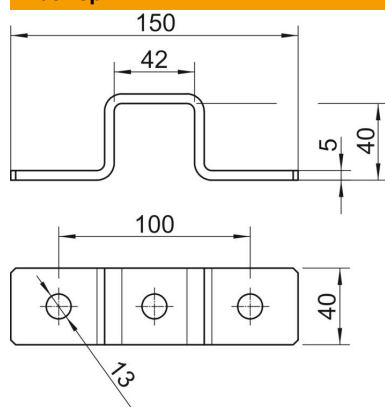

Длина	150 мм
Ширина	40 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Исполнение	со сквозным отверстием 13 мм
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Размер отверстий	13 мм
Прочность материала	5 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет