

Технический паспорт

Соединительная пластина, с 3 отверстиями

Артикульный номер: 1124727



Соединительная пластина с 3 отверстиями для продольного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.



CE

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1124727
Тип	GMS 3 VP A4
Обозначение 1	Соединительная пластина
Обозначение 2	с 3 отверстиями
Производитель	OBO
Размер	150x40x4
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	17,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8254 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединительная пластина, с 3 отверстиями

Артикульный номер: 1124727



Размеры

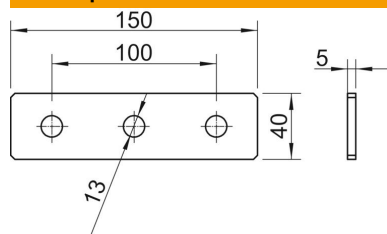

Длина	150 мм
Ширина	40 мм
Высота	4 мм

Технические характеристики

Исполнение	со сквозным отверстием 13 мм
Исполнение	Внутренний соединитель
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Размер отверстий	13
Прочность материала	4 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет