


# Технический паспорт

## Соединительная пластина L-образной формы FT

Артикульный номер: 1124653



Соединительная пластина с 3 отверстиями для углового соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.

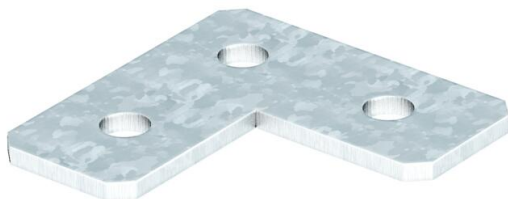

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	1124653
Тип	GMS 3 VP L FT
Обозначение 1	Соединительная пластина
Обозначение 2	L-образной формы
Производитель	OBO
Размер	90x90x40x5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,782 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Соединительная пластина L-образной формы FT

Артикульный номер: 1124653



### Размеры

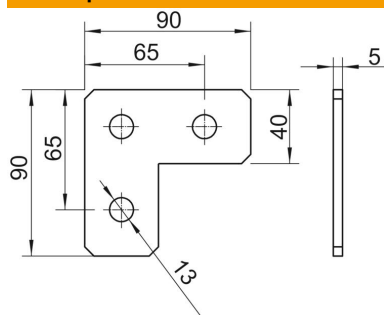

Длина	90 мм
Ширина	40 мм
Высота	5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	со сквозным отверстием 13 мм
Исполнение	Уголок
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Размер отверстий	13
Прочность материала	5 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет