

Технический паспорт

Соединительная пластина Т-образной формы FT

Артикульный номер: 1124655



Соединительная пластина с 4 отверстиями для Т-образного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	1124655
Тип	GMS 4 VP T FT
Обозначение 1	Соединительная пластина
Обозначение 2	Т-форма
Производитель	OBO
Размер	200x95x40x5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	41 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,2466 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединительная пластина Т-образной формы FT

Артикульный номер: 1124655



Размеры

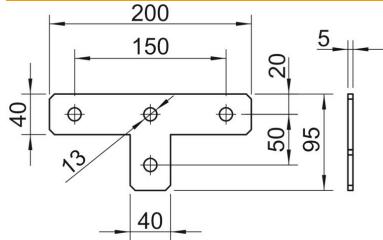

Длина	200 мм
Ширина	40 мм
Высота	5 мм

Технические характеристики

Исполнение	со сквозным отверстием 13 мм
Исполнение	T - образный соединитель
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Размер отверстий	13 мм
Прочность материала	5 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет