

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикульный номер: 6015422



Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.



A4	Нержавеющая сталь 1.4404
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6015422
Тип	GMS 570 A4
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д. проволочного лотка,с фиксат
Производитель	OBO
Размер	B570mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	67 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес А4

Артикулный номер: 6015422



Размеры

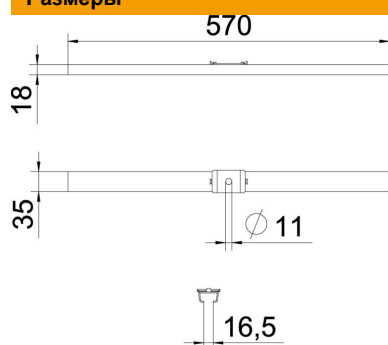

Длина	35 мм
Ширина	570 мм
Высота	18 мм
Размер В	570 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	570 мм
для ширины мин.	570
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Диаметр отверстия	11 мм
Регулируемый	нет