


Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 6357016



Монтажная пластина для крепления к стойкам типа MAS 140/10.

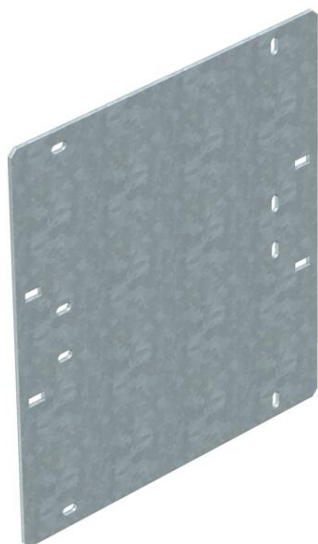

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6357016
Тип	GP 31 28 FT
Обозначение 1	Монтажная пластина
Производитель	OBO
Размер	310x280
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	210 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,3607 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 6357016



Размеры

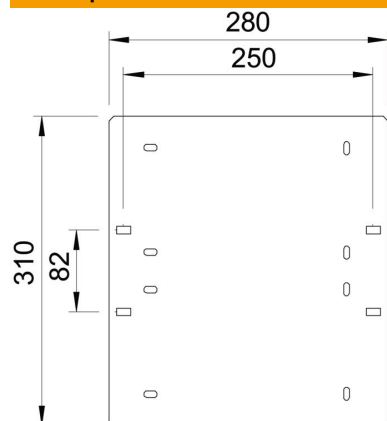

Длина	310 мм
Ширина	280 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет