


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002372



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

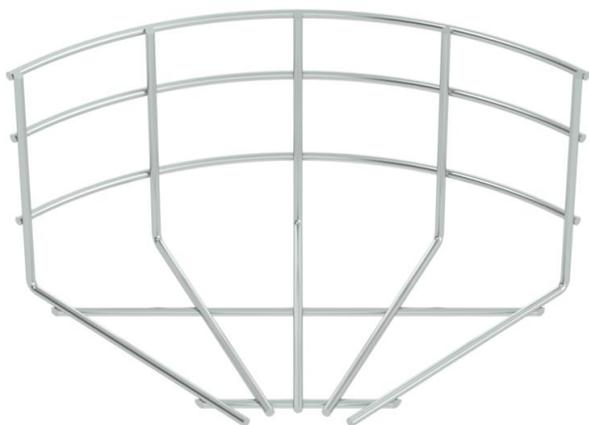

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6002372
Тип	GRB 90 115 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	105x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5251 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка


Артикульный номер: 6002372



Размеры

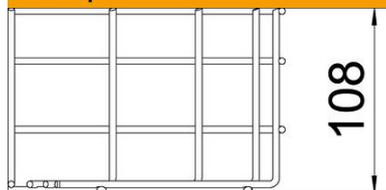

Ширина	150 мм
Ширина	5,91 in
Высота	105 мм
Размер А	28 мм
Размер В	156 мм
Размер Н	108 мм

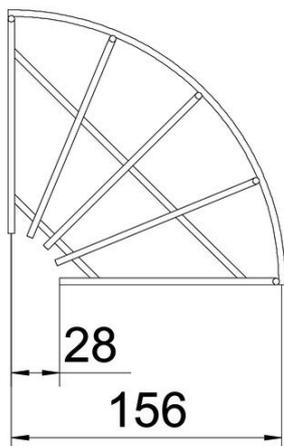

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет