


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002374

OBO
BETTERMANN

Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

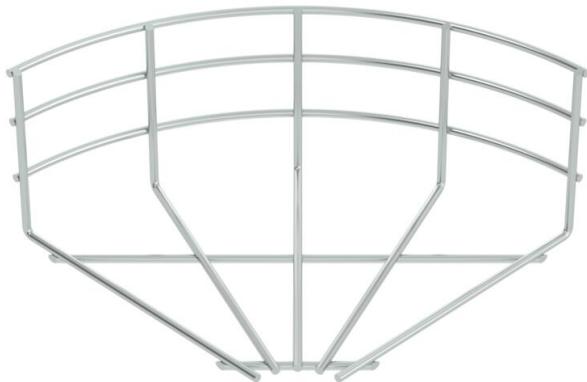

CE UK
CA 105

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6002374
Тип	GRB 90 120 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	ОВО
Размер	105x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8548 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка


Артикульный номер: 6002374

OBO
BETTERMANN

Размеры

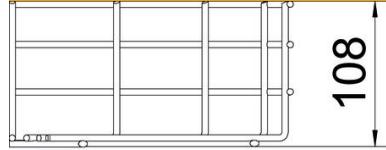

Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	105 мм
Размер A	28 мм
Размер B	206 мм
Размер H	108 мм

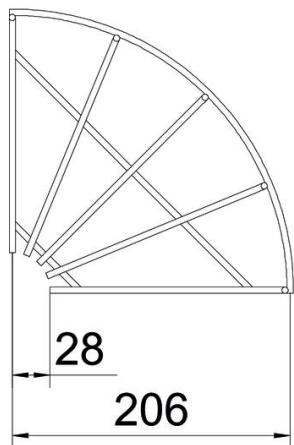

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, проравленная	нет