


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002376



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

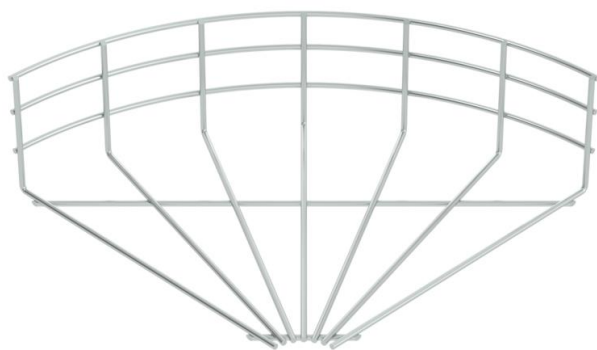

St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6002376
Тип	GRB 90 130 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	105x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002376



Размеры

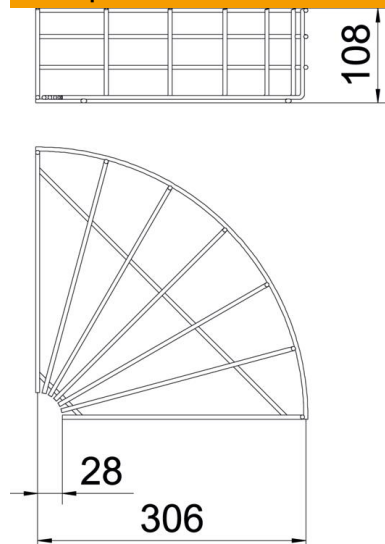

Ширина	300 мм
Ширина	11,81 in
Высота	105 мм
Размер A	28 мм
Размер B	306 мм
Размер H	108 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет