


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002358



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

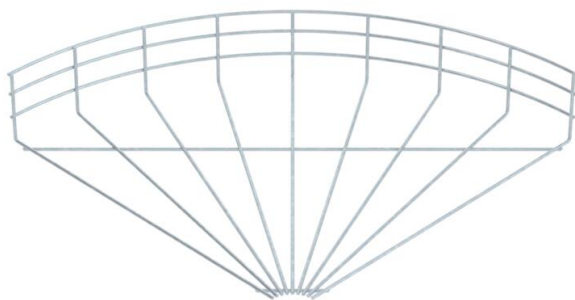

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6002358
Тип	GRB 90 150 FT
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	105x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	116,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,9944 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002358



Размеры

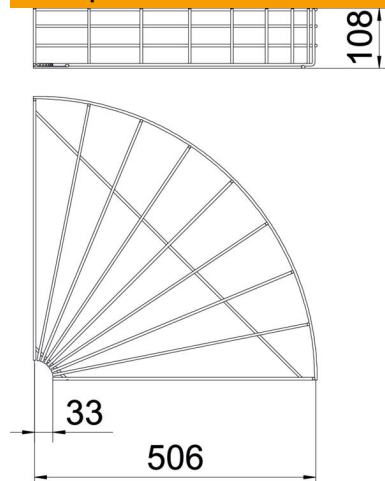

Ширина	500 мм
Ширина	19,69 in
Высота	105 мм
Размер А	33 мм
Размер В	506 мм
Размер Н	108 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет