


# Технический паспорт

## Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002384



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 105 мм.

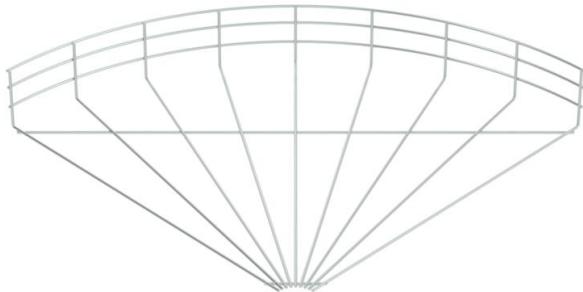

St Сталь

G гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	6002384
Тип	GRB 90 160 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	ОВО
Размер	105x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	132,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,002 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6002384



## Размеры

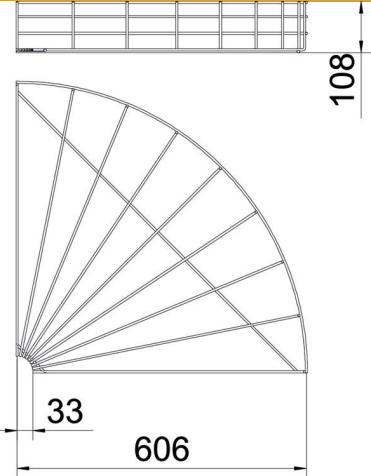

Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	105 мм
Размер A	33 мм
Размер B	606 мм
Размер H	108 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет