

# Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6001920



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	6001920
Тип	GRB 90 510 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	55x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,997 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2462 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка


Артикульный номер: 6001920



## Размеры

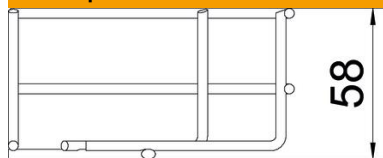

Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	55 мм

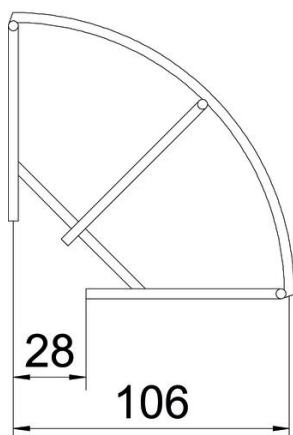

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет