


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6001955



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.

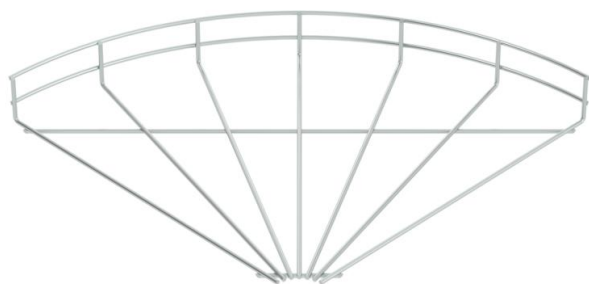

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6001955
Тип	GRB 90 540 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	55x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6681 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6001955



Размеры

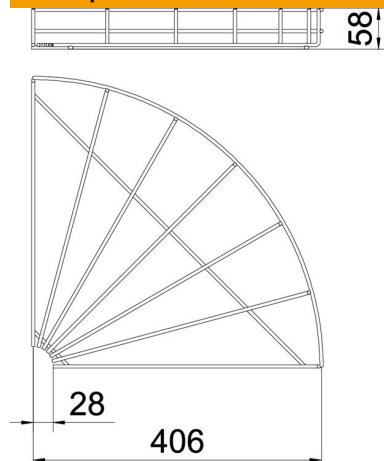

Ширина	400 мм
Ширина	15,75 in
Высота	55 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет