


# Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6001971



Горизонтальная угловая секция 90° для проволочных лотков, высота боковой стенки которых составляет 55 мм.

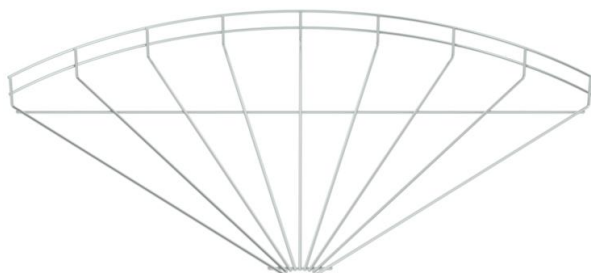

**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	6001971
Тип	GRB 90 560 G
Обозначение 1	Углов секция провол лотка 90°
Производитель	OBO
Размер	55x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	114,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,7131 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° для проволочного лотка

Артикульный номер: 6001971



## Размеры

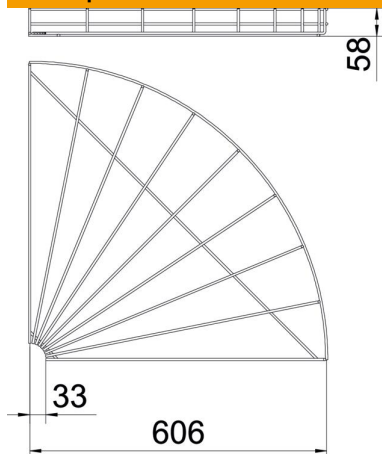

Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	55 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Горизонтальная угловая секция
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет