

Технический паспорт

Соединитель для проволочных лотков, удлиненный, А4

Артикульный номер: 6016688



Удлиненный соединитель проволочных лотков для безболтового соединения лотков в продольном направлении.
Для каждого соединения необходимо 2 продольных соединителя GRV 245.

Применяется для проволочных лотков шириной от 100 мм.

Вариант FS используется для соединения проволочных лотков, оцинкованных гальваническим способом, вариант DD — для соединения проволочных лотков, оцинкованных методом горячего погружения/горячим методом, а вариант VA — для соединения проволочных лотков из нержавеющей стали.



A4 Нержавеющая сталь 1.4404

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016688
Тип	GRV 245 A4
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	д. проволоч лотка,удлин.модели
Производитель	OBO
Размер	L245mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8642 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для проволочных лотков, удлиненный, А4

Артикульный номер: 6016688



Размеры

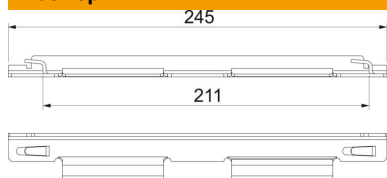

Размер	245 x 30
Длина	245 мм
Ширина	30 мм
Ширина	1,18 in
Высота	14 мм
Высота	0,55 in
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель