


Технический паспорт

Регулируемая опора для увеличения высоты лучка UD-HOME4

Артикульный номер: 7427440



Регулируемая опора для увеличения высоты монтажа лучка UDHOME4

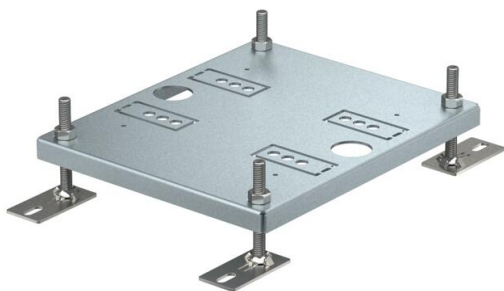

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7427440
Тип	HE60 UDHOME4
Обозначение 1	Регулируемая опора
Обозначение 2	для лучка UDHome4
Производитель	OBO
Размер	240x200x15
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	109,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,0941 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Регулируемая опора для увеличения высоты лучка UD-NOME4

Артикульный номер: 7427440



Размеры

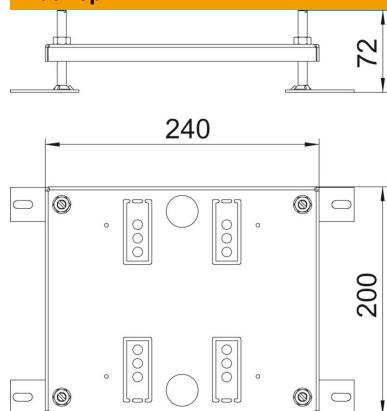

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Прочее
Исполнение	прямоугольной формы
Диапазон регулирования макс.	60 мм
Диапазон регулирования мин.	10 мм
Аксессуары	да
Запасная деталь	нет