

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156033



Винт с шестигранной головкой M6x16 мм.




CE

- A4** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156033
Тип	NHS M10x40 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M10x40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,12 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

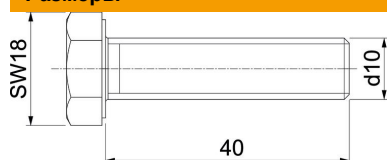

Длина	40 мм
Размер d	10 мм
Размер L	40 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156033



## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Размер под ключ	17