


# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156018



Болт с шестигранной головкой M6x20 мм

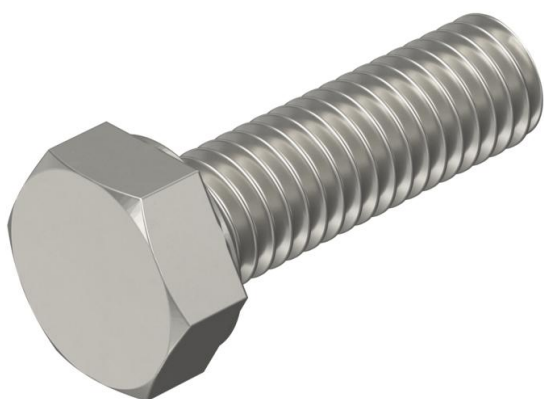


CE

<b>A4</b>	Нержавеющая сталь
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156018
Тип	NHS M6x20 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x20mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,58 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

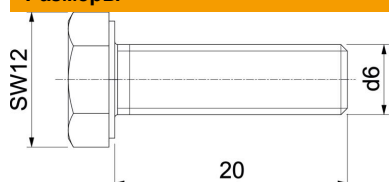

Длина	20 мм
Размер d	6 мм
Размер L	20 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156018



## Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Размер под ключ	10