


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156019



Болт с шестигранной головкой M6x25 мм

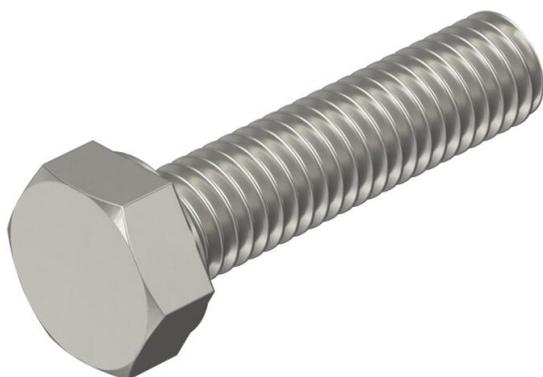


CE

- A4** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156019
Тип	NHS M6x25 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x25mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,665 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

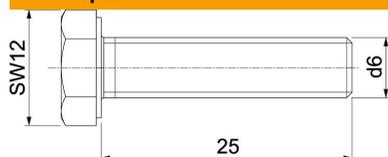

Длина	25 мм
Размер d	6 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156019



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Размер под ключ	10