


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156021



Болт с шестигранной головкой 6x35 мм.

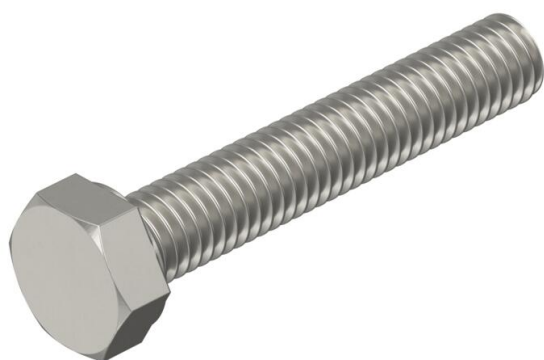

CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156021
Тип	NHS M6x35 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x35mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,837 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	35 мм
Размер d	6 мм
Размер L	35 мм

Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156021



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Размер под ключ	10