


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156026



Болт с шестигранной головкой M8x30 мм.

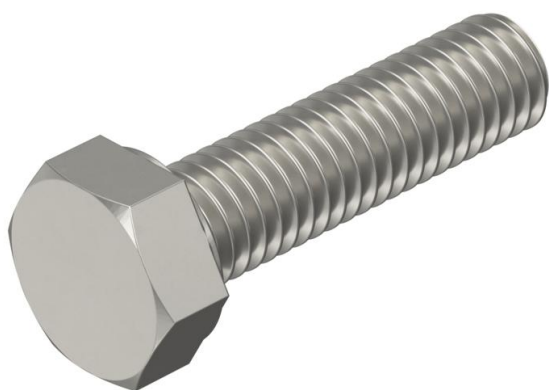

CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3156026
Тип	NHS M8x30 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0748 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156026



Размеры

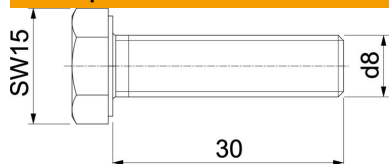

Длина	30 мм
Размер d	8 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Размер под ключ	13