

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156027



Болт с шестигранной головкой M8x40 мм.




CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	3156027
Тип	NHS M8x40 A4
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	M8x40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,87 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

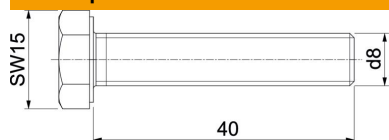

Длина	40 мм
Размер d	8 мм
Размер L	40 мм

# Технический паспорт

Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикульный номер: 3156027



## Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Размер под ключ	13