

# Технический паспорт

## Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188280



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.

CE

**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3188280
Тип	NHWS 10x80 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	10x80mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	4,51 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1107 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188280



## Размеры

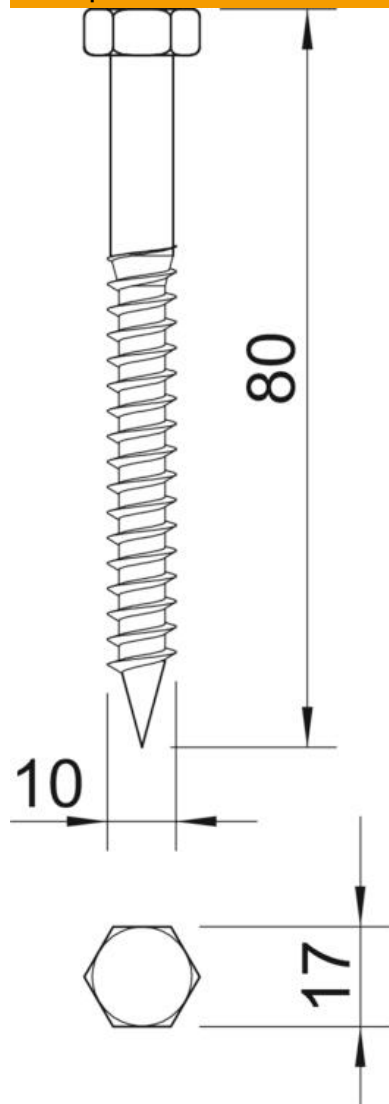

Длина	80 мм
Размер D	10 мм
Размер L	80 мм

## Технические характеристики

Диаметр стержня	10 мм
Размер под ключ	17