

# Технический паспорт

## Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188361



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3188361
Тип	HHWS 12x70 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	12x70mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	5,75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1414 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188361



## Размеры

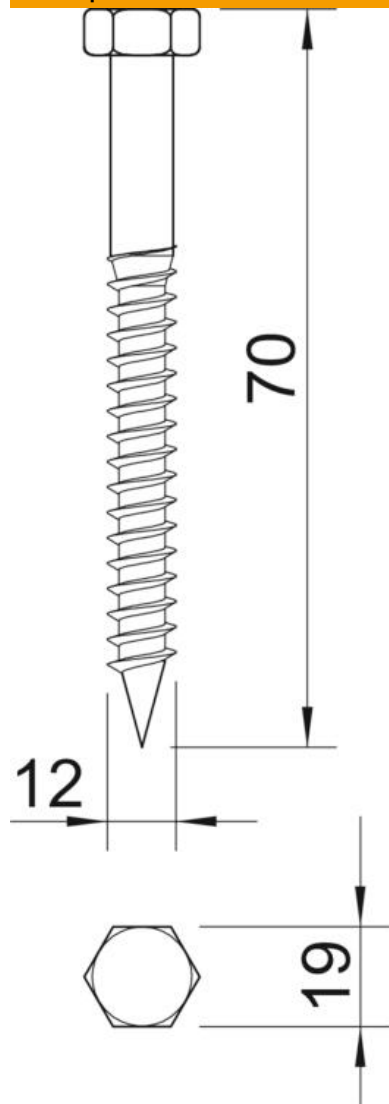

Длина	70 мм
Размер D	12 мм
Размер L	70 мм

## Технические характеристики

Диаметр стержня	12 мм
Размер под ключ	19