

Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188051



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3188051
Тип	HHWS 6x50 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	6x50mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,96 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0241 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188051



Размеры

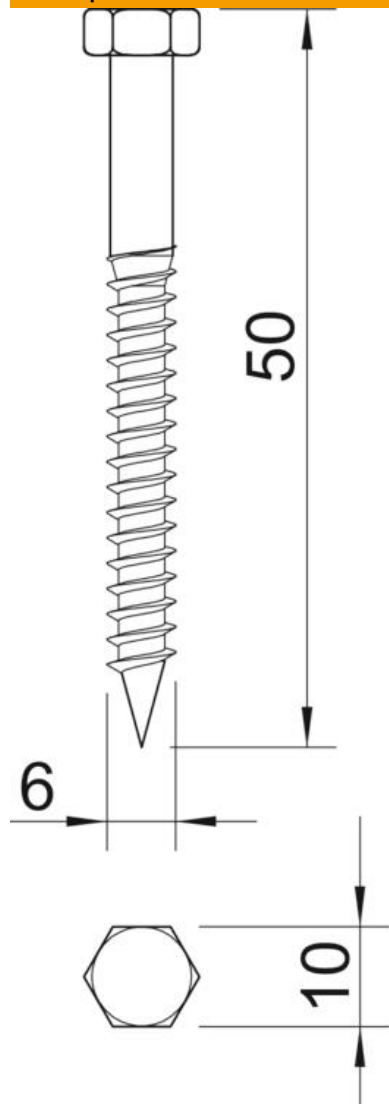

Длина	50 мм
Размер D	6 мм
Размер L	50 мм

Технические характеристики

Диаметр стержня	6 мм
Размер под ключ	10