

# Технический паспорт

## Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188078



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.

CE

**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3188078
Тип	HHWS 6x60 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	6x60mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0278 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188078



## Размеры

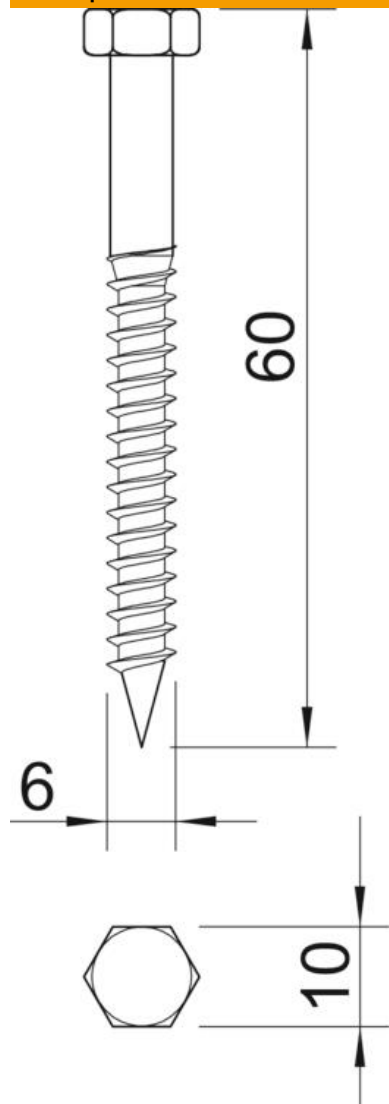

Длина	60 мм
Размер D	6 мм
Размер L	60 мм

## Технические характеристики

Диаметр стержня	6 мм
Размер под ключ	10