

Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188205



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3188205
Тип	HHWS 8x100 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	8x100mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0781 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188205



Размеры

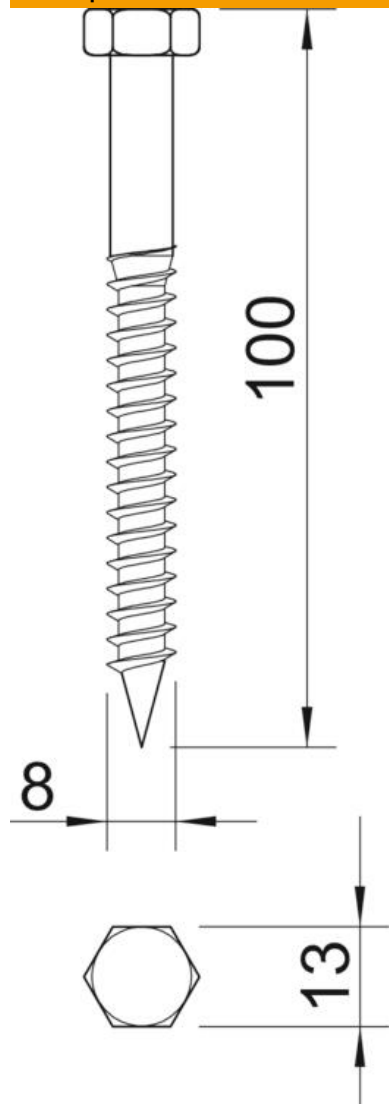

Длина	100 мм
Размер D	8 мм
Размер L	100 мм

Технические характеристики

Диаметр стержня	8 мм
Размер под ключ	13