

# Технический паспорт

## Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188140



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3188140
Тип	HHWS 8x40 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	8x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0387 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188140



## Размеры

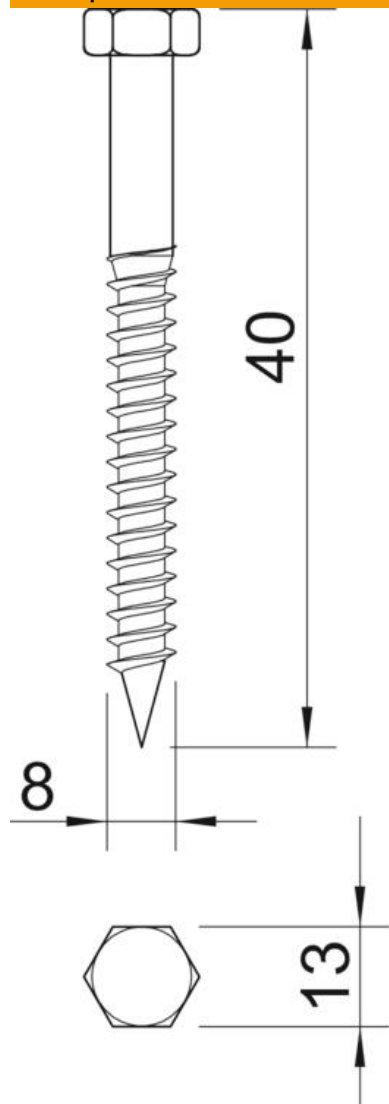

Длина	40 мм
Размер D	8 мм
Размер L	40 мм

## Технические характеристики

Диаметр стержня	8 мм
Размер под ключ	13