

Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188175



Винт с шестигранной головкой по DIN 571 с резьбой по дереву. Подходит для дюбелей типа 910.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3188175
Тип	HHWS 8x70 G
Обозначение 1	Болт с шестигранной головкой
Производитель	OBO
Размер	8x70mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,36 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0025 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шуруп с шестигранной головкой DIN 571

Артикульный номер: 3188175



Размеры

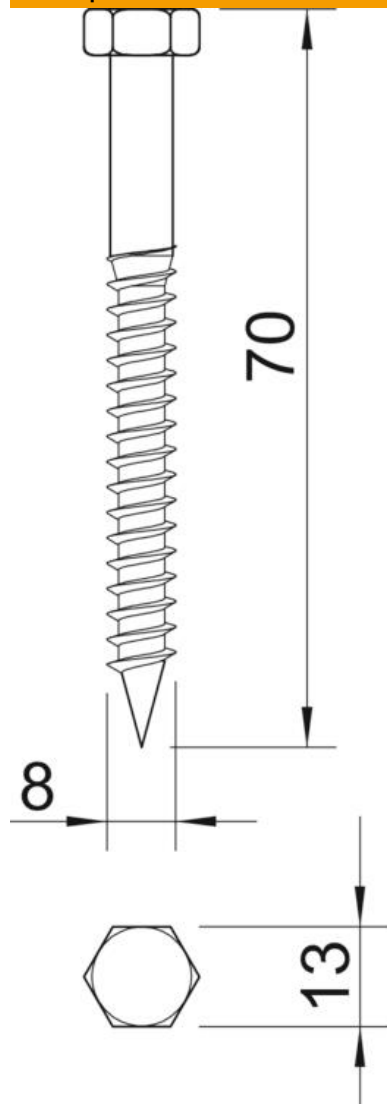

Длина	70 мм
Размер D	8 мм
Размер L	70 мм

Технические характеристики

Диаметр стержня	8 мм
Размер под ключ	13