

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V4A

Артикульный номер: 3400173



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



CE

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3400173
Тип	HN M6 A4
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0129 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V4A



Артикульный номер: 3400173

Размеры

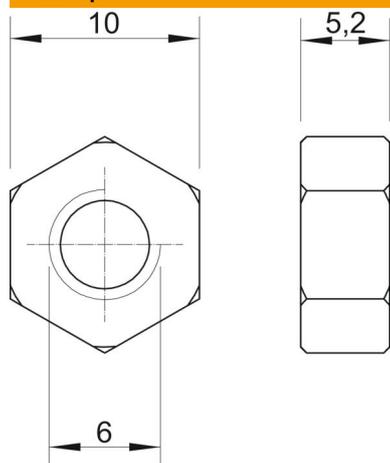

Размер d	6 мм
Размер h	5,2 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	10
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/4 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник